


Drosselventil GRLO-M5-B

Teilenummer: 151181

FESTO

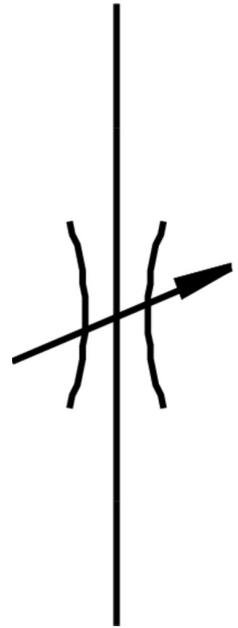

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Ventilfunktion | Drossel-Funktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Einstellelement | Schlitzschraube |
| Befestigungsart | einschraubbar |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung | 95 l/min |
| Betriebsdruck | 0 bar...10 bar |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Nennweite | 2 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Normaldurchfluss in Drosselrichtung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 169 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatur | -10 °C...60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 1.5 Nm |
| Produktgewicht | 11 g |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Messing vernickelt |

| Merkmal | Wert |
|----------------------------|----------------|
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Regulierschraube | Messing |
| Werkstoff Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |