


Drosselplatte GRO-ZP-3-ISOB

Teilenummer: 151707

FESTO

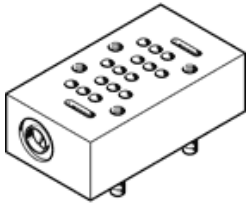

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktion	Drossel
Befestigungsart	Bohrung
Anschlussart I	Innengewinde
Anschlussart II	Innengewinde
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 Cel
Umgebungstemperatur max.	80 Cel
Mediumstemperatur min.	-20 Cel
Mediumstemperatur max.	80 Cel
LABS-Kriterium	frei
Normal-Nenn-Durchf.I-II(S)max.	1500 l/min
Normal-Nenn-Durchf.I-II(S)min.	0 l/min
Betriebsmedium	gefilterte geölte oder nicht geölte Druckluft