
 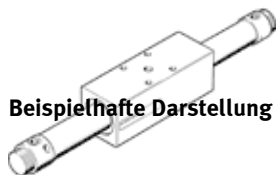


Linearantrieb DGO-1 1/4"- -PPV-A-B

Teilenummer: 15231

FESTO

für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit magnetischer Koppelung.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	0,04 ... 157 "
Kolben-Durchmesser	1 1/4"
Dämpfung	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Führung	Gleitführung
Mitnahmeprinzip	kraftschlüssig (Magnet)
Betriebsdruck	1,4 ... 7 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Dämpfungslänge	20 mm
Pneumatischer Anschluss	1/8 NPT