


Rückschlagventil HB-3/8-QS-10

Teilenummer: 153457

FESTO

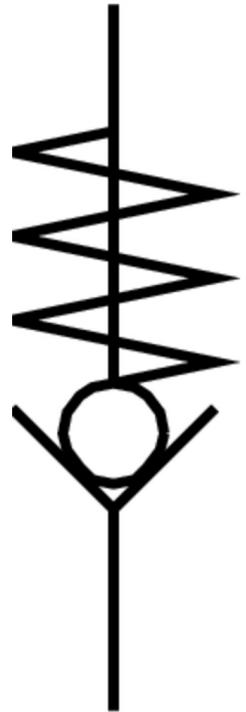

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Ventilfunktion | Rückschlagfunktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | QS-10 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | R3/8 |
| Befestigungsart | einschraubbar |
| Normalnennendurchfluss | 1700 l/min |
| Betriebsdruck | -1 bar...10 bar |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...60 °C |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium eloxiert |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Min. Differenzdruck öffnen | 0.1 bar |
| Min. Differenzdruck schließen | 0.2 bar |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 47 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |