 



Druckregelventil LR-QS-4

Teilenummer: 153540
Auslaufprodukt

Auslauftyp. Lieferbar bis 2021. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

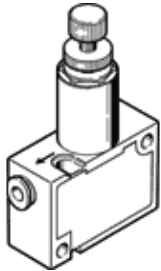

Datenblatt

Merkmal	Wert
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	QS-4
Pneumatischer Anschluss 2	QS-4
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnennndurchfluss	67 l/min
Eingangsdruck 1	0 ... 9 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betätigungssicherung	Rändelschraube mit Konterung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	direktgesteuertes Kolbenregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Druckregelbereich	1 ... 8 bar
Produktgewicht	33 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung	PTFE