


# T-Steckverschraubung QSYLV-1/8-3/16-U

Teilenummer: 153794

FESTO

360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.

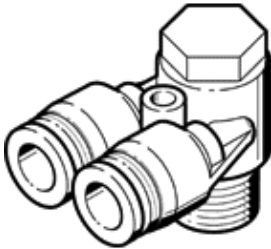

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form, 2-fach, parallel
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	8 Nm
Anzahl Abgänge	2
Anzahl Zuleitungen	1
Befestigungsart	Hohlschraube mit Außensechskant
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 3/16"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	14 ... 140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei