


# Quickstepper FSS-12-C

Teilenummer: 15609  
Auslaufprodukt

FESTO

Pneumatisch-mechanischer Schrittschalter mit 12 Schritten und Startverknüpfungen auf Anschlussplatte 2n.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2025. Alternativprodukt siehe Support Portal.

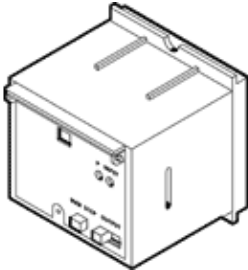

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,5 mm
Konstruktiver Aufbau	Schrittschalter addierbar
Abfalldruck Quittierung	$\leq 0,5$ bar
Ansprechdruck Quittierung	$\geq 1,5$ bar
Betriebsdruck	2,5 ... 6 bar
Normalnenndurchfluss	60 l/min
Min. Impulslänge Quittierung	50 ms
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK EX Vorschriften
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
Ex-Zündschutzart Gas	Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub	Ex h IIIC T125°C Dc
Ex-Umgebungstemperatur	$+5^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	5 ... 40 °C
Produktgewicht	450 g
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	ABS