


Axialbausatz EAMM-A-R38-57A

Teilenummer: 1578138

★ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO

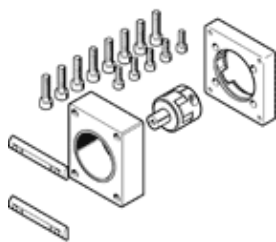

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	3,6 Nm
Produktgewicht	280 g
Schnittstellencode Aktuator	R38
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoffhinweis	RoHS konform