


# Timer PZVT-3-SEC

Teilenummer: 158495

FESTO

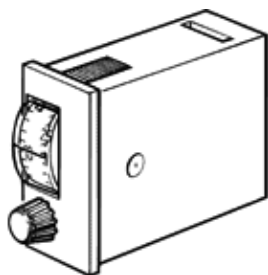

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Ausschaltdruck	$\leq 0,1$ bar
Betriebsdruck	2 ... 6 bar
Einschaltdruck	$\geq 1,6$ bar
Normalnennndurchfluss	50 l/min
Einstellbare Verzögerungszeit	0,2 ... 3 s
Einstellgenauigkeit	$\pm 0,3$ s
Pausendauer für Rückstellung	$\geq 200$ ms
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung	$\pm 0,1$ s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP54 mit Schutzkappe und Frontrahmen nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	45 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	ABS