


Anschlussleitung NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

FESTO

Teilenummer: 1585793

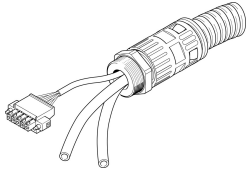

Datenblatt

Merkmale	Wert
Schutzschlauchlänge	5 m
Einbaulage	beliebig
Einsatz im Außenbereich	wettergeschützte Einsatzorte Klasse C1 in Anlehnung an IEC 60654-1
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...30 V
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 100 % kondensierend
Schutzart	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 °C...60 °C
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, 5-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 5-adrig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch Außen-Ø 8 mm für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
Min. Kabel-Biegeradius	100 mm
Kabelaufbau	5 x 0,75 mm ²
Produktgewicht	1250 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schutzschlauch	PA
Werkstoff Schutzschlauchverschraubung	PA
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Dichtungen	TPE