


Rundzylinder EG-2,5-10-PK-2

Teilenummer: 15884

FESTO

Micro-Pneumatik.

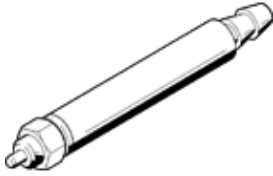

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	10 mm
Kolben-Durchmesser	2,5 mm
Dämpfung	keine Dämpfung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange Zylinderrohr
Positionserkennung	ohne
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	3,5 ... 7 bar
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	1,9 N
Theoretische minimale Federrückstellkraft	0,5 N
Theoretische maximale Federrückstellkraft	1 N
Produktgewicht	2 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Pneumatischer Anschluss	PK-2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	hochlegierter Stahl
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr	Messing, vernickelt