 



Drosselventil GRLO-M5-LF-B

Teilenummer: 161408

FESTO

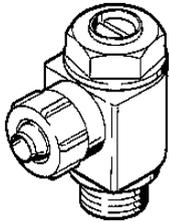

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktion	Drossel
Funktion Drossel	einstellbar
Betätigungselement	Schraube
Befestigungsart	Einschrauben
Nennweite Drossel	2 mm
Anschlussart 1	Aussengewinde
Anschlussart 2	Innengewinde
Gewinde Anschluss 1	M 5
Gewinde Anschluss 2	M 5
Betriebsdruck minimal	0 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	60 °C
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2 (S) maxim	al40 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2 (S) minim	al0 l/min
Betriebsmedium	gefilterte (40 µm) Druckluft (auch geölt)