 



Näherungsschalter, SME-8C-SQ-LED-24

Teilenummer: 161753

FESTO

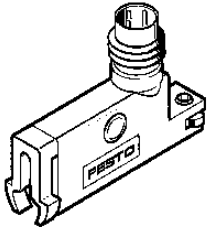

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bild-Kennung	F06
EU-Konformität (CE)	CE
Erläuterung zu EU-Konformität	Elektromagnetische Verträglichkeit
Signalverarbeitung/Kontaktart	Reedkontakt
Sensiertes Medium	Magnetfeld
Funktion bei Betaetigung	Schließer
Baugroesse Sensor	8C
Schaltgenauigkeit (+/-)	0,1 mm
Umgebungstemperatur min. Standard	-20 Cel
Umgebungstemperatur max. Standard	60 Cel
Zuordnung Umgebungstemperatur Std.	feste Kabelverlegung
Umgebungstemperatur min. eingeschr.	-5 Cel
Zuordnung Umgebungstemp. eingeschr.	flexible Kabelverlegung
Anschlussart elektrisch	Stecker
Gewindeart Steckverbindung	M
Gewindedurchmesser (metr.)	8 mm
Gewindesteigung	1 mm
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Befestigungsart	Nut
Werkstoff Gehaeuse	PP-Polymer gefüllt
Werkstoff Kabelmantel	TPE-Elastomer
LABS-Kriterium	frei
Produktgewicht	0,004 kg
Spannungsart	AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung (DC)	24 V
Betriebsspannung min. (DC)	12 V
Betriebsspannung max. (DC)	30 V
Bemessungsbetriebsspannung (AC)	24 V
Betriebsspannung min. (AC)	12 V
Betriebsspannung max. (AC)	30 V
Schaltleistung max. (DC)	10 W
Schaltfrequenz max.	800 Hz
Schutzart nach IEC 529 IP..	67