


# Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-4-RS-B

Teilenummer: 162964

FESTO

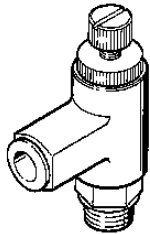

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktion	Drossel-Rückschlag
Funktion Zuluft/Abluft	Abluft
Funktion Drossel	einstellbar
Betätigungselement	Drehknopf
Befestigungsart	Einschrauben
Nennweite Drossel	3 mm
Nennweite Rückschlag	3 mm
Anschlussart 1	Aussengewinde
Anschlussart 2	Steck
Gewinde Anschluss 1	G 1/8
Nenngrösse Schlauchanschluss 2	4
Betriebsdruck minimal	0,3 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	60 °C
Werkstoff Dichtungen	NBR, TPE-U(PU)
Produktgewicht	0,026 kg
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2 (S) maxim	al150 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2 (S) minim	al0 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 1 maximal	230 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 1 minimal	165 l/min
Betriebsmedium	gefilterte (40 µm) Druckluft (auch geölt)