 



Magnetventil CPE42-M1H-3OL-3/4

Teilenummer: 163861

FESTO

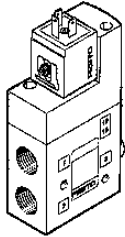

Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltfunktion Symbol	3/2-Wegeventil, Grundstellung offen
Schaltfunktion Kurzbezeichnung	3/2
Funktion in Mittelstell.(Ruhe)	keine
Stroemungsrichtung reversibel	nein
Funktionsprinzip	Schieber
Form Funktionselement	Kolben
Ueberschneidungsfreiheit	ja
Steuerart	indirekt
Stelleigenschaft	monostabil
Rueckstellart	pneumatische Feder
Befestigungsart	Schraub
Anzahl Befestigungsmoeglichk.	1
Einbaulage beliebig	ja
Nennweite	11 mm
Betriebsdruck min.	3 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 Cel
Umgebungstemperatur max.	50 Cel
Mediumstemperatur min.	-10 Cel
Mediumstemperatur max.	50 Cel
Anschlussart Hauptanschluesse	Gewinde
Hauptanschl. Entlueft. gefasst	ja
Anschlussart Steuerhilfsluft Belueft.	Intern
Anschlussart Steuerhilfsluft Entluef.	Gewinde
Fassungsart Be- und Entlueftung	Interne Steuerhilfsluft, Entlüftung gefasst
Gewindeart (Hauptanschluesse)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	3/4 Zoll
Gewindeart(Steuerhilfsl.Entl.)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/8 Zoll
Betaetigung/Rueckstellung	Vorgesteuerte Spule : Luftfeder-Rückstellung
Handhilfsbetaetigung	stoss-rück/dreh-rast
Schaltzustandsanzeige	nein
Werkstoff Deckel	PA-Polymer

Merkmal	Wert
Werkstoff Gehaeuse	Alu-Druckguss
Werkstoff Dichtungen	NBR-Elastomer
LABS-Kriterium	frei
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	7500 l/min
Schaltzeit EIN/UM(dom)	50 ms
Schaltzeit AUS/UM	80 ms
Magnetsystem (Auslegung)	N1G
Spannungsart	../DC
Nenn-Gleichspannung	24 V
Nenn-Leistung (DC)	2,5 W
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft