


Stopperzylinder STAF-80-30PA-K

Teilenummer: 164882

FESTO

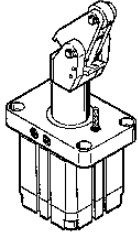

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bild-Kennung	N
Funktionsweise	einfachwirkend-ziehend
Montageart	geschraubt
Form Außen	Profil
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Daempfungsort	Dämpfungsring intern (nicht einstellbar)
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	80 mm
Hub	30 mm
Kolbenstangendurchmesser	50 mm
Laenge ueber alles	329,5 mm
Betriebsdruck min.	1 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	5 Cel
Umgebungstemperatur max.	60 Cel
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Innengewinde
Gewindeart (Lagerdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/8 Zoll
Werkstoff Deckel	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	NBR-Elastomer
Werkstoff Kolbenstange	X8CrNiS189
Werkstoff Rohr/Gehaeuse	Aluminium
LABS-Kriterium	frei
CT-Kriterium	konform
Anschlussart Abschlussdeckel	Gewinde
Gewindeart (Abschlussdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/8 Zoll
Federrueckstellkraft min.	79 N
Federrueckstellkraft max.	115 N
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft