


# Druckregler-Zwischenplatte ILR-03-ZP-B-4,0

Teilenummer: 164945

FESTO

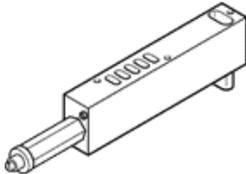

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bild-Kennung	F10
Bauart Regelventil	Kolben
Steuerart	direkt
Verhalten bei Stroemungsumkehr	Rueckschlagventil
Regelrichtung	I->II
Modulbauweise	ja
Eingangsdruck I min.	0 bar
Eingangsdruck I max.	10 bar
Ausgangsdruck II min.	0 bar
Ausgangsdruck II max.	8 bar
Anschlussart I	Platte
Anschlussart II	Platte
Einbaulage	bestimmt
Befestigungsart	Einschraub
Laenge	194,7 mm
Laenge	106,8 mm
Gesamthoehe	30,5 mm
Gesamtbreite	17,5 mm
Umgebungstemperatur min.	-10 Cel
Umgebungstemperatur max.	60 Cel
Mediumstemperatur min.	-10 Cel
Mediumstemperatur max.	60 Cel
Manometer ja/nein	nein
Anzahl Manometeranschluesse	1
Gewindeart Manometergewinde	M
Gewindedurchmesser (metr.)	3 mm
Abstand	20,5 mm
Werkstoff Dichtungen	NBR-Elastomer
LABS-Kriterium	frei
Normal-Nenn-Durchfluss I-II	180 l/min
Betriebsmedium	gefilterte (40 µm) Druckluft
Leckage	3 l/h