


Zubehörteil CPE10-PRSE-1

Teilenummer: 164961

FESTO

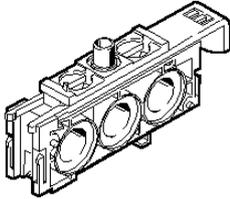

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gesamtlänge	24,2 mm
Breite	86,5 mm
Höhe	12,1 mm
Befestigungsart Anschlussplat.	Schraub
Verkettungsfähigkeit Anschlusspl.	ja
Betriebsdruck min.	-0,9 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-5 Cel
Umgebungstemperatur max.	50 Cel
Mediumstemperatur min.	-5 Cel
Mediumstemperatur max.	50 Cel
Lagertemperatur min.	-20 Cel
Lagertemperatur max.	40 Cel
Gesammelte Hauptanschlüsse	1+3+5
Anschlussart Anschluss 1	Gewinde
Anschlussart Anschlüsse 3,5	Gewinde
Anschluss-Seite Anschluss 1	stirnseitig
Anschluss-Seite Anschluss 3	stirnseitig
Anschluss-Seite Anschluss 5	stirnseitig
Gewindeart Anschluss 1	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
Gewindeart Anschlüsse 3,5	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
LABS-Kriterium	frei
CT-Kriterium	konform
Laenge	9,6 mm
Laenge	6,5 mm
Abstand	60 mm
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft