

Endplatte CPE10-PRS-EP

Teilenummer: 164964


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

für Ventile der Compact Performance-Baureihe.

Bei diesem Anschlussblock dürfen nur Verschraubungen mit G-Anschluss eingesetzt werden.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO

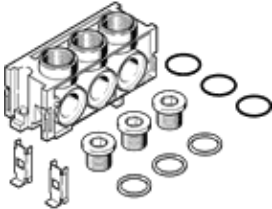

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht	70 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt