

# Anschlussblock CPE18-PRSG-2

Teilenummer: 164970


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

für Ventile der Compact Performance-Baureihe, mit geschlossenen PRS-Kanälen.

Bei diesem Anschlussblock dürfen nur Verschraubungen mit G-Anschluss eingesetzt werden.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

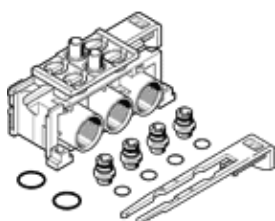

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl der Ventilplätze	2
Berstdruck	3 MPa
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	170 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt