


Axialbausatz EAMM-A-P3-28D-28A

Teilenummer: 1703478

FESTO

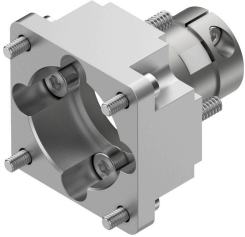

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	0.2 Nm
Produktgewicht	30 g
Schnittstellencode Aktuator	P3-28D
Schnittstellencode Motor In	28A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28D
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform