

Abzweigmodul FRM-D-MAXI

 

Teilenummer: 170686

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO

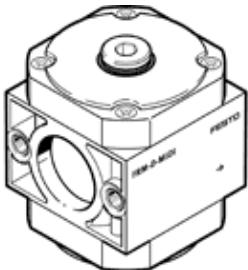

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Abzweigmodul |
| Betriebsdruck | 0 ... 16 bar |
| Normalnennendurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2 | 20.000 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 442 g |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |