


# Einschaltventil HE-1/4-D-MINI-NPT

Teilenummer: 173893

FESTO

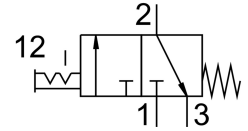

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	40 mm
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Handhilfsbetätigung	keine
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Betriebsdruck	0 bar...16 bar
C-Wert	7.2 l/sbar
b-Wert	0.28
Normalnennendurchfluss	1500 l/min
Einschaltdauer	100%
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Einbaulage	beliebig
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Produktgewicht	192 g
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss