


Schwenkflansch SNCL-125

Teilenummer: 174410

FESTO

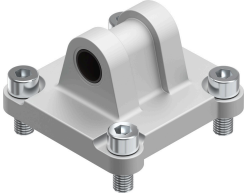

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | 125 |
| Basierend auf Norm | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...90 °C |
| Produktgewicht | 1135 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Befestigung | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Lager | Kunststoff |
| Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt |