 



Schalldämpfer UC-QS-8H

Teilenummer: 175611

FESTO

für CPE-Ventile oder CPV-Ventilinseln, mit Steckhülse für QS-Steckanschlüsse.

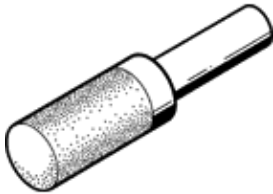

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	1.500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	60 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	2,3 g
Pneumatischer Anschluss	QS-8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform