


# Doppeltwirkender DSNU-20-PA

Teilenummer: 176109

FESTO

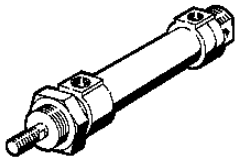

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Montageart	rolliert
Form Außen	rund
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
entspricht Norm ISO	ISO 6432
Abfrageart	magnetisch
Daempfungsort	Dämpfungsring intern (nicht einstellbar)
Daempfungslaenge	17 mm
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	20 mm
Hub	0 mm
Hub min. bei B2 = 0	1 mm
Hub max. bei B2 = 0	320 mm
Kolbenstangendurchmesser	8 mm
Gewindeart (Kolbenstange) (KK)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	8 mm
Gewindelaenge (Kolbenstange)	20 mm
Laenge ueber alles	132 mm
Betriebsdruck min.	1 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 Cel
Umgebungstemperatur max.	80 Cel
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Gewinde
Gewindeart (Lagerdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/8 Zoll
LABS-Kriterium	frei
Anschlussart Abschlussdeckel	Gewinde
Gewindeart (Abschlussdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/8 Zoll
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Vorlauf	188 N
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Rueckl.	158 N
Querkraft	1,3 N

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf	0,02 l/Hub
Luftverbr. bei 6 bar Ruecklauf	0,02 l/Hub
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft