


# Verbindungsleitung KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Teilenummer: 177676

FESTO

für Vakuumsaugdüse VAD-MYB, VADM, VADMI und Multipolverteiler MPV.

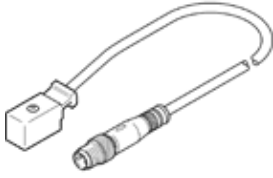

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	18 g
Elektrischer Anschluss	2-polig / 3-polig Dose gewinkelt / Stecker gerade viereckige Bauform / M8x1
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge	0,5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Kabeldurchmesser	3,4 mm
Kabelaufbau	2x0,25
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Dichtungen	TPE-O
Werkstoff Steckkontakte	Bronze
Werkstoff Gewindehülse	Messing vernickelt