


# Steckverschraubung CQ-1/2-12

Teilenummer: 177683

FESTO

für hohen Durchfluss.

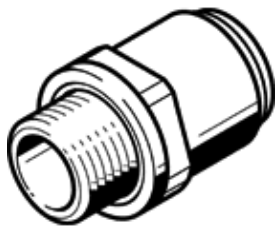

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8,65 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 7 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	2,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	12 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	für Rohr oder Schlauch mit Außendurchmesser 12 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei