

Trennplatte CPV18-DZPR


Teilenummer: 184543

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

zum Trennen von zwei Druckzonen bei Ventilinsel CPV. Nur einmalig pro Block und nur zwischen den Ventilen zu verwenden.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO

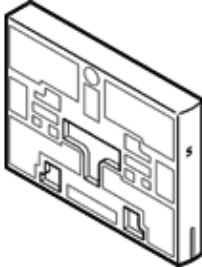

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Produktgewicht	25 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform