


# Steckverschraubung QSMK-10-32-UNF-1/8-U

Teilenummer: 190703

FESTO

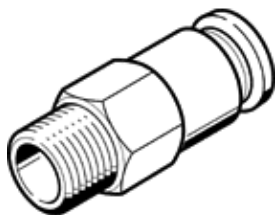

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Nennweite	1,6 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	9,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	10-32 UNF-2A
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 1/8"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei