


Rückschlagventil HB-1/8-QSM-5/32-U

Teilenummer: 190858

FESTO

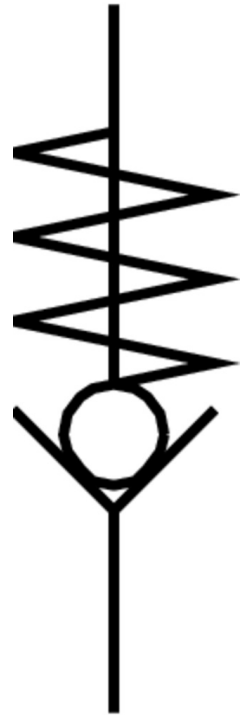

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Ventilfunktion | Rückschlagfunktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | QS-5/32 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 1/8 NPT |
| Befestigungsart | einschraubbar |
| Normalnennendurchfluss | 150 l/min |
| Betriebsdruck | -1 bar...10 bar |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...60 °C |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Min. Differenzdruck öffnen | 0.1 bar |
| Min. Differenzdruck schließen | 0.2 bar |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 12 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |