 



Druckregelventil LR-10-32-UNF-QS-1/4-U

Teilenummer: 190926
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2021. Alternativprodukt siehe Support Portal.

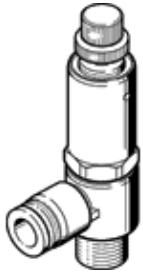

Datenblatt

Merkmale	Wert
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant
Pneumatischer Anschluss 1	10-32 UNF-2A
Pneumatischer Anschluss 2	QS-1/4
Befestigungsart	einschraubbar
Eingangsdruck 1	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	17 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing