 



# Stoßdämpfer YSRW-8-14

Teilenummer: 191194

FESTO

selbsteinstellend, mit progressiver Kennlinie.

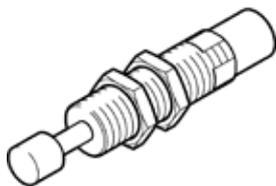

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	8
Hub	14 mm
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,2 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	14 mm
Max. Anschlagkraft	500 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	4 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	21.000 J
Max. Restenergie	0,02 J
Rückstellkraft	2,5 N
Produktgewicht	34 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl