


Leuchtdichtung ME-LD-12-24DC

Teilenummer: 19141

FESTO

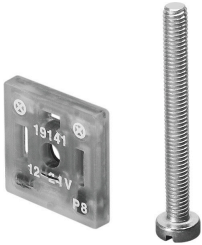

Datenblatt

Merkmale	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Produktgewicht	0.6 g
Elektrischer Anschluss	Form C viereckige Bauform MSE
Betriebsspannungsbereich DC	12 V...24 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Nennleistung Leuchtende Dichtung	0.05 W
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 °C...85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Farbe	transparent