


# Stecker SEA-5GS-11-DUO

Teilenummer: 192010

FESTO

für Ventilinseln.

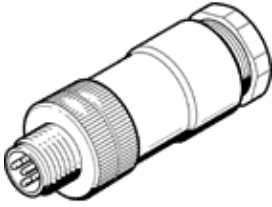

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	24 g
Elektrischer Anschluss	5-polig Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 M12x1 Stecker gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 60 V
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 60 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Kabelverschraubung	Pg11
Zulässiger Kabeldurchmesser	2 x 2,5 - 2,9 mm oder 2 x 5 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	PA
Werkstoff Steckkontakte	Messing Weissbronze beschichtet