

Wartungseinheit FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A

Teilenummer: 192431

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

 

FESTO

Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb.

Mit automatischem Kondensatablass. Ohne Manometer. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

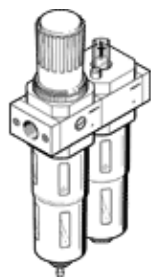

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler ohne Manometer Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	43 cm ³
Filterfeinheit	5 µm
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	G1/4 vorbereitet
Betriebsdruck	2 ... 12 bar
Druckregelbereich	0,5 ... 12 bar
Max. Druckhysterese	0,4 bar
Normalnennndurchfluss	3.600 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	2.600 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC