

Wartungseinheit FRC-1/2-D-DI-MAXI-KC-A

Teilenummer: 192480

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweig-Modul, mit Druckschalter ohne Steckdose und Öler, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass und Metallschutzkorb.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

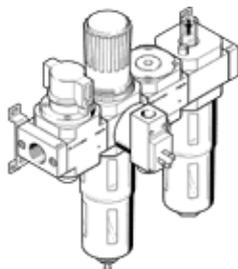

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Baugröße | Maxi |
| Baureihe | D |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit Arretierung |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Konstruktiver Aufbau | Abzweigmodul Druckschalter Einschaltventil Filterregler mit Manometer Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge | 43 cm ³ |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Druckanzeige | mit Manometer |
| Betriebsdruck | 1,5 ... 12 bar |
| Druckregelbereich | 0,5 ... 12 bar |
| Normalnenndurchfluss | 4.800 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-] Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 4.800 g |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |