 



Doppeltwirkender ADV-25-30-A

Teilenummer: 19305

FESTO

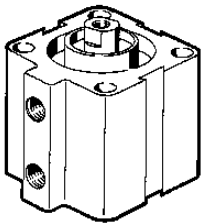

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	25
Hub	30 mm
Kolbenstangendurchmesser	10 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 5
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Lagerdeckel	G 1/8
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/8
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	295 N
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Rücklauf	247 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,0885 l
Luftverbrauch bei 6bar Rücklauf/Hub	0,0745 l