


# Doppeltwirkender ADV-32-15-A

Teilenummer: 19308

FESTO

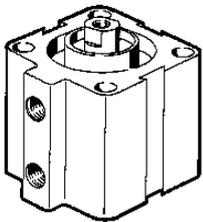

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	32
Hub	15 mm
Kolbenstangendurchmesser	12 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 6
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Lagerdeckel	G 1/8
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/8
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	483 N
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Rücklauf	415 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,0725 l
Luftverbrauch bei 6bar Rücklauf/Hub	0,0625 l