

# Wartungseinheit FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A

Teilenummer: 194995

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

**FESTO**

Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination,  
Baureihe D, mit abschließbarem Reglerkopf.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen  
des Typencodes in das Suchfeld.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

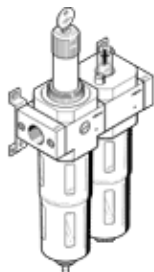

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler ohne Manometer Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	43 cm <sup>3</sup>
Filterfeinheit	40 µm
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	G1/4 vorbereitet
Betriebsdruck	2 ... 12 bar
Druckregelbereich	0,5 ... 12 bar
Max. Druckhysterese	0,4 bar
Normalnenndurchfluss	4.500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--]
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	2.600 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC