


Anschlussblock MHP1-PR8-3

Teilenummer: 197194

FESTO

für Halbmuffenventile MHP1-...-HC/TC.

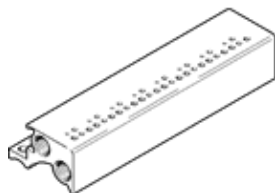

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 8 |
| Betriebsdruck | 0 ... 8 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Befestigungsart Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung |
| Befestigungsart Ventil | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M7 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | M7 |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Knetlegierung |