


# Anschlussblock MHP1-PR6-3-PI-D9

Teilenummer: 197234

FESTO

mit Stecksockeln und elektrischem Multipol, für Halbmuffenventile  
MHP1-...-PI.

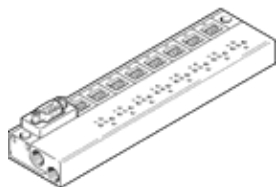

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl der Ventilplätze	6
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M7
Pneumatischer Anschluss 3	M7
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung