


# Batterieblock MHA1-PR8-3-PI-PCBM

Teilenummer: 197255

FESTO

zur Leiterplattenmontage von Anschlussplattenventilen MHA1-....-PI,  
mit pneumatischem Multipol.

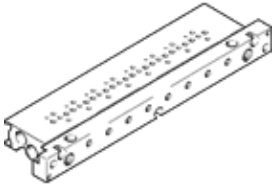

## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert   |
|--|--|
| Max. Anzahl der Ventilplätze           | 8  |
| Betriebsdruck                          | 0 ... 8 bar  |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                       | VDMA24364-B2-L   |
| Umgebungstemperatur                    | 0 ... 40 °C  |
| Befestigungsart Ventil                 | mit Innengewinde   |
| Pneumatischer Anschluss 1              | M5   |
| Pneumatischer Anschluss 2              | M3   |
| Pneumatischer Anschluss 3              | M5   |
| Werkstoff Anschlussplatte              | Aluminium-Knetlegierung                                    |