


# Batterieblock MHA1-PR10-3-PI-PCBM

Teilenummer: 197256

FESTO

zur Leiterplattenmontage von Anschlussplattenventilen MHA1-....-PI,  
mit pneumatischem Multipol.

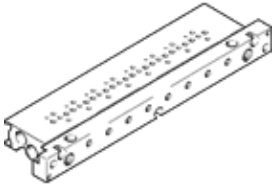

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl der Ventilplätze	10
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M3
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung