


Schalldämpfer U-E-1/8

Teilenummer: 197475
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Nicht für Neukonstruktion verwenden. Alternativprodukt
siehe Support Portal.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft Korea erhältlich.

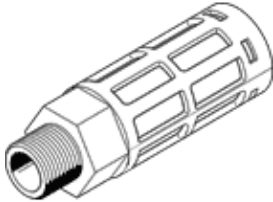

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse	0 ... 8 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	1.700 l/min
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	3,9 g
Pneumatischer Anschluss	PT1/8
Werkstoffinformation Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	PE