


Axialbausatz EAMM-A-P6-38A-40P

Teilenummer: 1983450

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

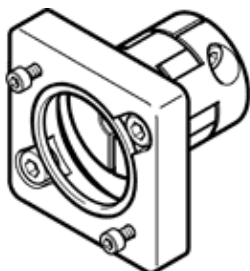

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------------|----------------|
| Einbaulage | beliebig |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Übertragbares Drehmoment | 6,5 Nm |
| Produktgewicht | 110 g |
| Schnittstellencode Aktuator | P6-38A |
| Schnittstellencode Motor In | 40P |
| Schnittstellencode Kupplungsgehäuse | 38A.2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |