 



# Steuerleitung NEBC-S1H15-E-2.5-N-LE15

Teilenummer: 2052917  
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

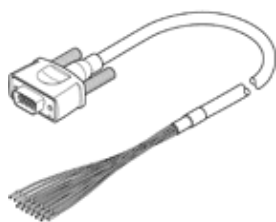

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	DIN 47100
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	15
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	15
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	2x Schraube 4-40 UNC-2A
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	15
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	15
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Biegeradius, feste Kabelverlegung	≥ 33 mm
Kabeldurchmesser	6,6 mm
Kabelaufbau	18x0,14
Leiter-Nennquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Aderenden	Aderendhülse
Schutzart	IP50
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-30 ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	grau