 



Drosselventil GRO-1/4

Teilenummer: 2109

FESTO

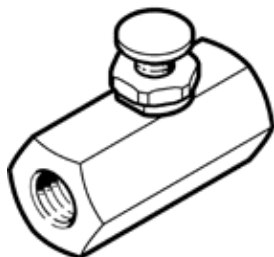

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Ventilfunktion | Drossel-Funktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Einstellelement | Rändelschraube |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung | 350 l/min |
| Betriebsdruck | 0 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 80 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Regulierschraube | Stahl verzinkt |