


Kupplungsstecker KS4-CK-4

Teilenummer: 2150

FESTO

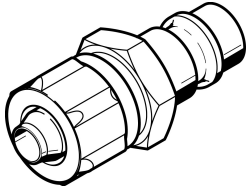

Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	2.9 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...12 bar
Normalnenndurchfluss	252 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	26 g
Pneumatischer Anschluss 1	CK-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform