


Axialbausatz EAMM-A-D32-40P-S1

Teilenummer: 2207372

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

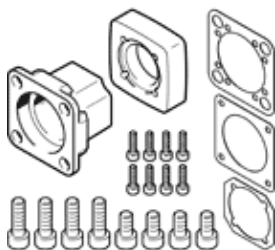

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	1,6 Nm
Produktgewicht	160 g
Schnittstellencode Aktuator	D32A D32B
Schnittstellencode Motor In	40P
Werkstoffhinweis	RoHS konform